


規格シリンダ DNGL-1 1/4"- -PPV-A

部品番号: 549967

FESTO

ISO 15552/NF E 49003.1/UNI 10
290準拠シリンダ、スイッチ用マグネット、両側クッション付
この製品はFesto USA向けの製品です。

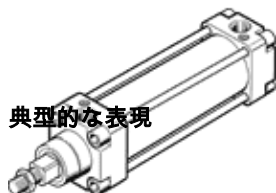

典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	1 1/4"
ピストンロッドネジ	UNF3/8-24
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	角形ロッド
使用圧力	0.6 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	19 mm
0.6MPaで後退時の理論力	415 N
0.6MPaで前進時の理論力	483 N
10mmストロークあたりの加算質量	30 g
0mmストロークの基本質量	565 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	NPT1/8-27
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金