


# ソケット MSSD-N

部品番号: 550067

★ Core product range

MD-2/2、MH-2/2ソレノイドコイル用

FESTO

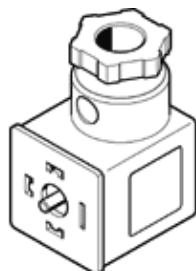

## データシート

特長	値
規格	EN 175301-803
ケーブル取出し	エルボ
質量	30 g
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, 接続方式	Plug pattern type A to EN 175301-803
電気接続ポート1, 芯/線数	3
電気接続ポート1, 取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 24 V
使用電圧範囲 ( AC)	0 ... 250 V
40°C時の許容負荷電流	16 A
ケーブルコネクタ	M20x1,5
ケーブル径	8 ... 10 mm
導管定格断面	1.5 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
ハウジングカラー	黒
Material screws	鋼
Material seals	VMQ