


# マニホールドクリップ VABM-B6-E-G12-16-M1

部品番号: 550186

FESTO

VUVBシリーズ用、Dサブコネクタ付

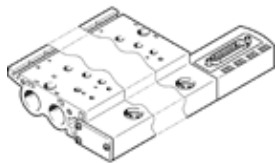

## データシート

特長	値
スクリーンサイズ	21 mm
バルブ位置	16
耐酸性クラス : CRC	2
最大締め付けトルク DINレール取付	1.5 Nm
バルブ取付時の最高締付トルク	2 Nm
最大締め付けトルク 壁取付	5 Nm
質量	2,100 g
外部パイロット接続ポート12/14	G1/8
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 3	G1/2
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 : マニホールド	鍛造アルミ合金