


出力モジュール CPX-8DA-H

部品番号: 550204

FESTO

チャンネルオリエンテーション診断

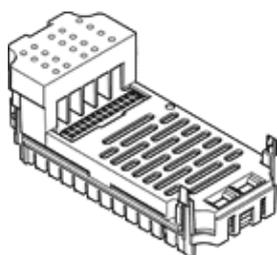

データシート

特長	値
寸法WxLxH	(インターリンクブロック、コネクションブロック込み) 50 mm x 107 mm x 50 mm
質量	48 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	接続ブロックによる
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	強化PA PC
LED	1 group diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status
診断	Short circuit/overload per channel 出力の電圧不足
Output数	8
パラメータ設定	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Behaviour after short circuit Module monitoring
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧時の実消費電流	通常34mA
出力特性曲線	IEC1131-T2基準
出力回路論理	PNP (プラス切換)
モジュールあたりの最大残存出力電流	8.4 A
チャンネルあたりの最大電源電圧	チャンネル1対あたり2.1A (50Wランプ)
絶縁: チャンネル-チャンネル	なし
絶縁: チャンネル-内部バス	あり、内部サプライ用
保護 (短絡)	チャンネル毎にヒューズ保護を内蔵 追加ヒューズ