 



# ボールバルブ駆動ユニット VZPR-BPD-22-R3R

部品番号: 550336

FESTO

ロータリアクチュエータDAPSと2方向ボールバルブ (ステンレス製) VAPBで構成

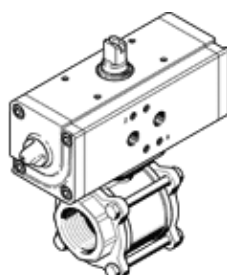

## データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ スイベル軸
操作方法	電気 空気圧
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp3
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
DN: 呼び径	80
使用圧力	5 ... 8.4 bar
ボールバルブユニットの使用圧力	1 ... 8.4 bar
プロセスバルブの呼び圧力	63
流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-10 ... 200 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
材質	PWIS質を含む
食品製造業界認可	なし
質量	18,100 g
耐酸性クラス: CRC	3