


# マニホールブロック CPE18-3/2-PRS-3/8-10

製品番号: 550576

FESTO

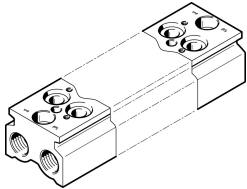

## データシート

特徴	値
グリッド寸法	26 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	10
圧カゾーン最大数	2
バースト圧	5 MPa 50 bar 725 000032
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 -C...50 -C
周囲温度	-5 -C...50 -C
バルブ取付の最大締付トルク	2 Nm
製品質量	908 g
取付方法 マニホールブロック	貫通穴付
取付方法 バルブ	雌ねじ付
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧ポート 3	G3/8
エア接続ポート 5	G3/8
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールブロック	鍛造アルミ合金