


マニホールドブロック CPE18-3/2-PRS-3/8-7-NPT

製品番号: 550624

FESTO

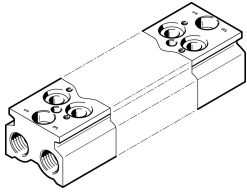

データシート

特徴	値
グリッド寸法	26 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	7
圧カゾーン最大数	2
バースト圧	5 MPa 50 bar 725 000032
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	23 °F...122 °F
周囲温度	23 °F...122 °F
バルブ取付の最大締付トルク	1,5 ft-lbf
製品質量	18763 oz
取付方法 マニホールドブロック	貫通穴付
取付方法 バルブ	雌ねじ付
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧ポート 3	3/8 NPT
エア接続ポート 5	3/8 NPT
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金