

マニホールド CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT


部品番号: 550627

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

CPEバルブ用

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

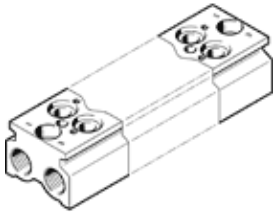

データシート

特長	値
スクリーンサイズ	26 mm
取付方向	任意
バルブ位置	10
最大圧カゾーン数	2
Burst pressure	5 MPa
破壊圧力	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	23 ... 122 °F
周囲温度	23 ... 122 °F
バルブ取付時の最高締付トルク	1.5 ft-lbf
質量	31.78 oz
インラインマニホールド	取付穴
バルブの取付方法	雌ネジ
エア接続ポート 1	3/8 NPT
エア接続ポート 3	3/8 NPT
エア接続ポート 5	3/8 NPT
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金