

 

# モータケーブル NEBM-S1G9-E-15-LE6

部品番号: 550742

☆ Core product range

サーボモータEMMS-ST用

FESTO

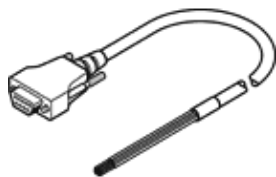

## データシート

| 特長   | 値                                |
|--|----------------------------------|
| 配線特長   | 移動チェーン適用可能                       |
| 使用電圧範囲 ( DC)                                   | 0 ... 72 V                       |
| 保護仕様   | IP65                             |
| Note on degree of protection                   | 組付状態による                          |
| ケーブル可動時の周囲温度                                   | -40 ... 70 °C                    |
| 周囲温度   | -40 ... 70 °C                    |
| Bending radius, flexible cable installation    | >= 58 mm                         |
| Electrical connection 1, function              | Field device side                |
| Electrical connection 1, connection type       | プラグソケット                          |
| Electrical connection 1, cable outlet          | ストレート                            |
| Electrical connection 1, design                | 角形                               |
| Electrical connection 1, connection technology | Sub-D                            |
| Electrical connection 1, number of pins/wires  | 9                                |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires   | 6                                |
| Electrical connection 2, function              | Controller side                  |
| Electrical connection 2, connection type       | ケーブル                             |
| Electrical connection 2, connection technology | オープンエンド                          |
| Electrical connection 2, number of pins/wires  | 7                                |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires   | 6                                |
| ケーブルキャップ                                       | ワイヤエンドフェール                       |
| ケーブルの構造  | 7x0,34<br>シールド                   |
| ケーブル径  | 8 mm                             |
| ケーブル長さ   | 15 m                             |
| 導管定格断面   | 0.34 mm <sup>2</sup>             |
| Cable identification                           | Without inscription label holder |
| 被膜の色   | グレー                              |
| 材質   | RoHS対応                           |
| 材質 ケーブル皮膜                                      | TPE-U(PUR)                       |