


プラスチックチューブ PEN-16X2,5-GN

部品番号: 551473

FESTO

プラスチックチューブ標準シリーズO.D,
ワンタッチコネクタ標準シリーズQS用,
ポリエチレン (食品業界での使用: 非承認)

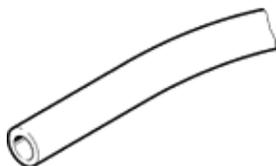

データシート

特長	値
外径	16 mm
流量を損なわない曲げ半径	122 mm
内径	10.8 mm
最小曲半径	57.5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
認証	TÜV
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-30 ... 60 °C
長さXm時の質量	0.1029 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径16
色	緑
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	PE