
 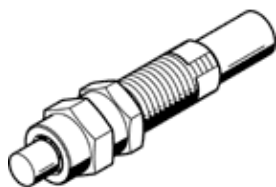


ショックアブソーバ YSRW-DGC-50-GF/KF

部品番号: 551489

FESTO

DGC用



データシート

特長	値
サイズ	50
クッション	自己調整 柔軟性
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-10 ... 80 °C
取付方法	ロックナット付
材質	銅、PTFEフリー
材質 ピストンロッド	ステンレス