


プラグ

FBS-RJ45-PP-GS

部品番号: 552000

FESTO

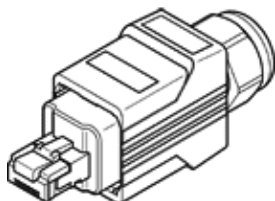

データシート

特長	値
幅	30 mm
高さ	72 mm
長さ	22 mm
質量	60 g
フィールドバスインタフェースに関する注記	PROFINET
Ethernetケーブル	タイプ : CAT.5 単一の線径 : 最大1、6mm 0.13 ~ 0.36mm ² 、7芯 0.13 ~ 0.36mm ² 、1芯
直接接触、間接接触防止	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
ケーブルの最大直径	5 ... 8 mm
保護仕様	IP65 IP67 IEC 90529
周囲温度	-40 ... 70 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
Material seals	NBR
Material electrical contact	銅合金 ニッケルメッキ、金メッキ