


出力モジュール CECX-D-14A-2

部品番号: 552097

FESTO

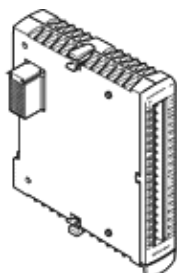

データシート

特長	値
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
材質	PWIS質を含む RoHS対応
使用電圧	24 VDC +25% / -15%
システムバスの消費電力	0.4 W
周囲温度	5 ... 55 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
相対湿度	10 - 95 %
保護仕様	IP20
安全クラス	III
質量	135 g
耐振	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
耐衝撃	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
電気接続部 I/O	ソケットストリップ、グリッド 5.08 mm
デジタルアウトプット数	14
デジタル出力、論理切換	PNP
デジタルOutput: 接触	トランス
デジタルOutput: 出力電圧	24 VDC
デジタルOutput: 出力電流	グループあたり50%同調時2A
デジタルOutput: 絶縁	あり (光カプラ経由)
デジタルOutput: グループ絶縁	2グループ
デジタルOutput: 短絡保護	あり
デジタルOutput: 状態表示	LED