


I/Oモジュール CECX-D-8E8A-NP-2

部品番号: 552099

FESTO

CECX用

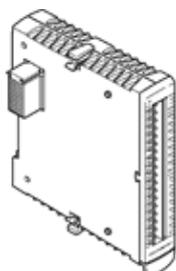

データシート

特長	値
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
認証	c UL us - Listed (OL)
材質	PWIS質を含む RoHS対応
使用電圧	19,2 - 30 VDC
消費電力 24 V	1.9 W
電力電力 5 V	0.4 W
周囲温度	5 ... 55 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
相対湿度	10 - 95 %
保護仕様	IP20
安全クラス	III
質量	135 g
耐振	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
耐衝撃	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
電気接続部 I/O	ソケットストリップ、グリッド 5.08 mm
デジタルインプット数	8
デジタル入力、論理切換	PNP
デジタルInput : 高速カウント入力	中断機能、応答時間50µs
デジタルInput : 遅延信号入力	20msまたは100ms、調整可能 Input中断に12kHz
デジタルInput : 電圧/電流入力	24 VDC
デジタルInput : True呼び値	>= 15 VDC
デジタルInput : False呼び値	<= 5 VDC
デジタルInput : 絶縁	あり (光カブラ経由)
デジタルInput : 状態表示	緑LED
デジタルアウトプット数	8
デジタル出力、論理切換	PNP
デジタルOutput : 接触	トランス
デジタルOutput : 出力電圧	24 VDC
デジタルOutput : 出力電流	50%同調時2A
デジタルOutput : 絶縁	あり (光カブラ経由)
デジタルOutput : 短絡保護	あり
デジタルOutput : 状態表示	LED橙
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠