


# エンコーダインタフェース CECX-C-2G2

部品番号: 552117

FESTO

CECX用

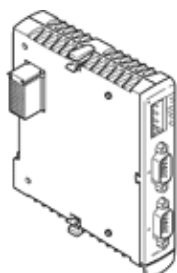

## データシート

特長	値
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
認証	c UL us - Listed (OL)
材質	PWIS質を含む RoHS対応
使用電圧	19,2 - 30 VDC
電力電力 5 V	0.6 W
周囲温度	5 ... 55 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
相対湿度	10 - 95 %
保護仕様	IP20
安全クラス	III
質量	135 g
耐振	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
耐衝撃	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
電気接続部 I/O	ソケットストリップ、グリッド 5.08 mm
デジタルInput : 高速カウント入力	(ラッチファンクション) 応答時間20µs、NPN/PNP
デジタルInput : 絶縁	なし
エンコーダ入力、番号	2
エンコーダ入力、解像度	ディスプレイスメジャー : 24ビット 速度計測 : 32ビット
エンコーダ入力、信号範囲	5V差 (RS422) 24 V single ended
エンコーダ入力、最大入力周波数	250 kHz
エンコーダ入力、サブライ電圧	24 VDC 5.05 VDC ± 4% (100 mA / チャンネル)
エンコーダ入力、接続方法	ソケット Sub-D 9ピン
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠