


ギヤボックス EMGA-80-P-G5-SAS-70

部品番号: 552193

FESTO

サーボモータに適合

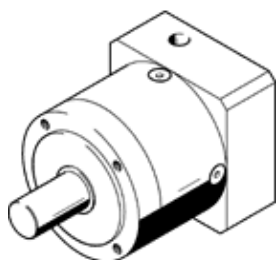

データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	80 mm
モータフランジサイズ	70 mm
ねじれバックラッシュ	0.12 deg
ギアユニットタイプ	遊星ギア
減速比	5:1
最大入力速度	7,000 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
保護仕様	IP54
連続出カトルク	110 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.45 kgcm ²
最大出カトルク	176 Nm
最大効率	98 %
回転抵抗度	6 Nm/arcmin
質量	2,100 g
減速機のインタフェース、出カシャフト	80G
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	70A
材質	RoHS対応