


ギヤボックス EMGA-160-P-G3-SAS-140

部品番号: 552200

FESTO

サーボモータに適合

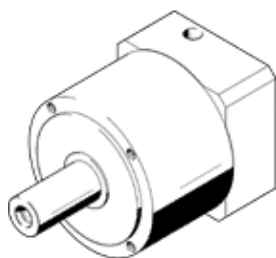

データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	160 mm
モータフランジサイズ	140 mm
ねじれバックラッシュ	0.1 deg
ギアユニットタイプ	遊星ギア
減速比	3:1
最大入力速度	6,500 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
連続出力トルク	400 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	12.14 kgcm ²
最大出力トルク	640 Nm
最大効率	98 %
回転抵抗度	38 Nm/arcmin
質量	18,000 g
減速機のインタフェース、出力シャフト	160G
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	140A
材質	RoHS対応