

丸形シリンダ DGS-25- -S6


部品番号: 552392
廃番予定品

FESTO


終端にクッションがないタイプ

この製品はFesto Brazilでのみ販売可能です。

製造中止予定品 (2016年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

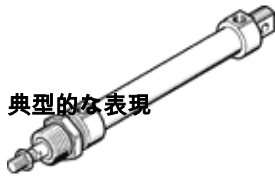

典型的な表現

 

データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	25 mm
クッション	クッションなし
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	なし
バリエーション	max.120°Cの耐熱シール
使用圧力	1 ... 12 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-20 ... 120 °C
0.6MPaで後退時の理論力	247 N
0.6MPaで前進時の理論力	247 N
接続ポート径	G1/8
材質 カバー	鋼 亜鉛メッキ
材質 シール	FPM
材質 ピストンロッド	熱処理鋼
シリンダチューブの材質	ステンレス