

# フィルタレギュレータ LFRF-3/4-D-5M-MAXI-A

部品番号: 552406

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

金属ガード・圧力計付、フィルタエレメント5µm  
オートドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

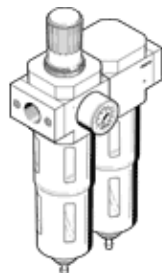

## データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	全自動
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付)
最高ドレン貯留量	80 cm <sup>3</sup>
ボウルガード	金属製ボウルガード
圧力計	圧力計付
使用圧力	2 ... 12 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.4 bar
標準流量	7,600 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,390 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G3/4
エア接続ポート 2	G3/4
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC