

 

レギュレータ

LR-1/8-F

部品番号: 552420

FESTO

圧力計無し、フロントパネル取付け用、最大使用圧力 1.2MPa (12bar)。

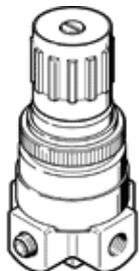

データシート

特長	値
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	任意
構造	ダイヤフラム式レギュレータ 連続エア供給付
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による
圧力計	G1/8追加
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
1時側圧力	1 ... 20 bar
最大ヒステリシス	0.2 bar
標準流量	420 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 80 °C
流体温度	-10 ... 80 °C
周囲温度	-10 ... 80 °C
質量	120 g
取付方法	フロントパネル取付形 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	銅合金