 



サイレンサ U-1/4-BR

部品番号: 552424

FESTO

空気圧機器の排気音低減と汚染防止

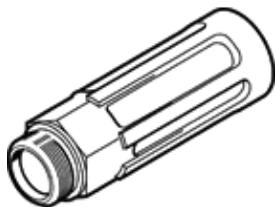

データシート

特長	値
取付方向	任意
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
大気開放時の流量	3,400 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
音圧レベル	77 dB(A)
周囲温度	-10 ... 70 °C
質量	17 g
接続ポート径	G1/4
Material of silencer insert	PE
Material housing	アルミダイカスト