
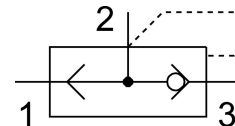


急速排気バルブ SE-1/4

製品番号: 552431

FESTO

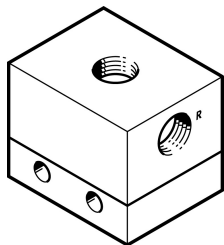

データシート

特徴	値
バルブ機能	急速排気
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
取付方法	取付穴付
標準流量, 排気 0.6→0.5MPa(6→5bar, 87→72.5psi)	1700 l/min
標準流量 換気 0.6→0.5MPa(6→5bar, 87→72.5psi)	950 l/min
作動電圧	0.5 bar...10 bar
周囲温度	-20 -C...75 -C
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に準拠した圧縮空気
呼び径	8 mm
取付位置	任意
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 -C...75 -C
製品質量	250 g
空気圧ポート 3	G1/4
材質 シール	NBR