 



ローレバーバルブ

RWB-3-1/8

部品番号: 552432

FESTO

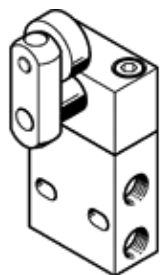

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	メカ機構
標準流量	120 l/min
使用圧力	3.5 ... 8 bar
構造	ピストンシート
オリフィス径	3.5 mm
制御方法	パイロット式
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	3.1 N
質量	160 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理