


プラスチックチューブ PAN-V0-4X0.75-BL

部品番号: 552439

FESTO

防炎加工

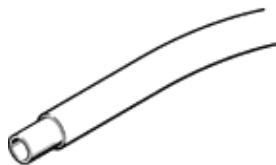

データシート

特長	値
外径	6 mm
ワンタッチコネクタ外径	4 mm
流量を損なわない曲げ半径	20 mm
内径	2.6 mm
最小曲半径	5 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 12 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア 水 ミネラルオイル
周囲温度	-30 ... 90 °C
長さXm時の質量	0.037 kg/m
色	青
ショア硬度	A 68 +/-3 D 53 +/-3
材質	RoHS対応
材質 チューブ	ポリアミド12 PVC-P