


# 電動ロータリアクチュエータ ERMB-20

製品番号: 552706

FESTO

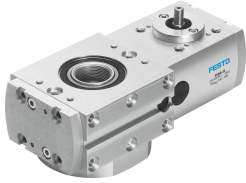

## データシート

特徴	値
サイズ	20
構造	電動ロータリ ベルト
取付位置	任意
回転角度	無限
ギア比	4.5:1
製品質量	850 g
駆動ピニオン径	6 mm
ベルト分割	2 mm
最大出力速度	300 1/min
最高入力速度	1350 1/min
最高運転トルク	0.7 Nm
アイドル駆動トルク	0.07 Nm
周囲温度	-10 -C...60 -C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 出力軸	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質: ドライブシャフト	ステンレス
材質: カバー	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 ベルト	グラスファイバーを含むポリクロロブレン