


回転モジュール

ERMB-32

部品番号: 552708

FESTO

アウトプットインタフェースはロータリアクチュエータDRQDと同じです。

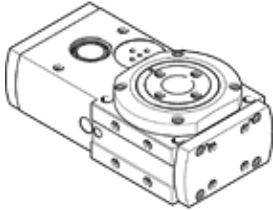

データシート

特長	値
サイズ	32
構造	電動ロータリモジュール ベルト付
取付方向	任意
回転角度	エンドレス
減速比	3:1
質量	3,250 g
ドライブピニオン径	12 mm
歯付ベルトピッチ	5 mm
最大出力速度	300 1/min
最大入力速度	900 1/min
最高運転トルク	8.5 Nm
無負荷時のトルク	< 0.5 Nm
周囲温度	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material of drive shaft	鍛造アルミ合金 陽極化処理 ステンレス
Material cover	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material toothed belt	グラスファイバーポリクロロピレン