


# 光ファイバケーブル SOOC-TB-M4-1-R25

部品番号: 552814

FESTO

光センサSOE4用

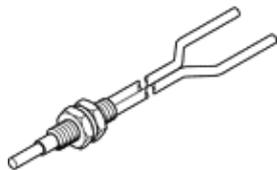

## データシート

特長	値
材質	RoHS対応
測定方法	透過センサ
対象物の最小径	0.35 mm
光ケーブル	標準
可動範囲	400 mm
周囲温度	-55 ... 70 °C
サイズ	M4
光ケーブル長さ	1 m
最小曲半径	25 mm
最大締付トルク	2 Nm
外径	2.2 mm
Material housing	銅合金 PVC ニッケルメッキ
Material fibre-optic	PE
保護仕様	IP66
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III