


光ファイバケーブル SOOC-TB-P-M4-2-R15

部品番号: 552823

FESTO

光センサSOE4用

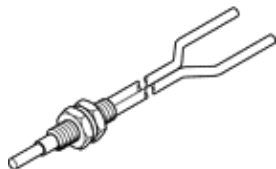

データシート

特長	値
材質	RoHS対応
測定方法	透過センサ
対象物の最小径	0.2 mm
光ケーブル	精密
可動範囲	120 mm
周囲温度	-55 ... 70 °C
サイズ	M4
光ケーブル長さ	2 m
最小曲半径	15 mm
最大締付トルク	2 Nm
外径	2.2 mm
Material housing	ステンレス
Material fibre-optic	PE
保護仕様	IP66
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III