


# 光ファイバケーブル SOOC-TB-P-M4-2-R15-S4

部品番号: 552824  
廃番予定品

FESTO

光センサSOE4用

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

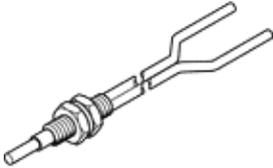

## データシート

特長	値
材質	RoHS対応
測定方法	透過センサ
対象物の最小径	0.2 mm
光ケーブル	精密
可動範囲	120 mm
周囲温度	-55 ... 70 °C
サイズ	M4
光ケーブル長さ	2 m
スリーブ長さ	40 mm
最小曲半径	15 mm
最大締付トルク	2 Nm
外径	2.2 mm
Material housing	ステンレス
Material fibre-optic	PE
保護仕様	IP66
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III