


光ファイバケーブル SOOC-TB-P-C5-2-R10

部品番号: 552828

FESTO

光センサSOE4用

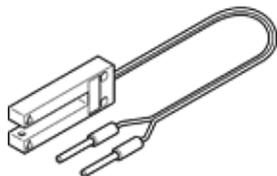

データシート

特長	値
材質	RoHS対応
測定方法	フォークライトバリア
対象物の最小径	0.2 mm
光ケーブル	フォークライトバリア
可動範囲	5 mm
周囲温度	-55 ... 70 °C
サイズ	長方形 41x15x7 mm フォーク穴 5x29 mm
光ケーブル長さ	2 m
最小曲半径	10 mm
外径	1.25 mm
Material housing	ABS
Material fibre-optic	PE
保護仕様	IP66
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III