


光ファイバケーブル SOOC-DS-M6-2-R25-S4

部品番号: 552837
廃番予定品

FESTO

光センサSOE4用

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

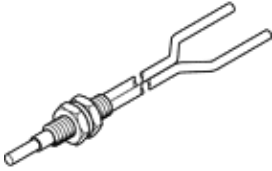

データシート

特長	値
材質	RoHS対応
測定方法	反射式光センサ
対象物の最小径	0.1 mm
光ケーブル	標準
可動範囲	140 mm
周囲温度	-55 ... 70 °C
サイズ	M6
光ケーブル長さ	2 m
スリーブ長さ	40 mm
最小曲半径	25 mm
最大締付トルク	3 Nm
外径	2.2 mm
Material housing	ステンレス
Material fibre-optic	PE
保護仕様	IP66
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III