


光ファイバケーブル SOOC-DS-M6-1-R25-S4

部品番号: 552839
廃番予定品

FESTO

光センサSOE4用

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

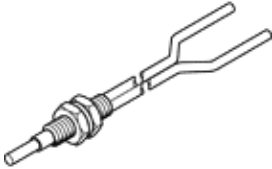

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------|--------------------|
| 材質 | RoHS対応 |
| 測定方法 | 反射式光センサ |
| 対象物の最小径 | 0.1 mm |
| 光ケーブル | 標準 |
| 可動範囲 | 140 mm |
| 周囲温度 | -55 ... 70 °C |
| サイズ | M6 |
| 光ケーブル長さ | 1 m |
| スリーブ長さ | 40 mm |
| 最小曲半径 | 25 mm |
| 最大締付トルク | 3 Nm |
| 外径 | 2.2 mm |
| Material housing | ステンレス |
| Material fibre-optic | PE |
| 保護仕様 | IP66 |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |