 



増圧器 DPA-40-16-CRVZS2

部品番号: 552929

FESTO

増圧器とステンレスタンクのコমビネーション

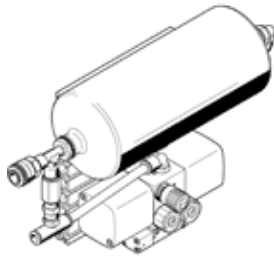

データシート

特長	値
ピストン径	40 mm
容量	2 l
取付方向	任意
構造	ダブルピストン式増圧器 タンク付 圧力計付 チェック弁付
圧力計	圧力計付
Output pressure 2	0.45 ... 1.6 MPa
2次側圧力 2	4.5 ... 16 bar
Output pressure 2	65.25 ... 232 psi
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
使用圧力	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
調整圧力範囲 (Mpa)	0.45 ... 1.6 MPa
制御圧力範囲	4.5 ... 16 bar
調整圧力範囲 (psi)	65.25 ... 232 psi
1時側圧力	2 ... 8 bar
供給圧力1MPa時	0.2 ... 0.8 MPa
供給圧力1psi時	29 ... 116 psi
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	4,400 g
取付方法	溝ナット付
エア接続ポート 1	QS-10
エア接続ポート 2	KD4
エア接続ポート 3	サイレンサ
材質	RoHS対応
Material of air reservoir	ステンレス