


# ペローズキット DADB-V6-100-S10-50

部品番号: 553371

FESTO

ISO 15552規格シリンダ用

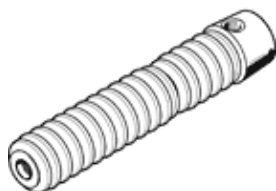

## データシート

特長	値
外径	93 mm
サイズ	100
ストローク範囲	10 ... 50 mm
ロッド長さ延長	25 mm
デザイン	丸形
取付方向	任意
構造	ペローキット 排気ポート
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体抵抗	粉塵 木片 オイル グリス ガソリン
保護仕様	IP54
周囲温度	-10 ... 80 °C
質量	124 g
取付方法	スリップオン ネジ付ピン
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material adapter components	強化PA
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	ステンレス