


プラスチックチューブ PAN

部品番号: 553610

FESTO

最少発注数量を確認してください。

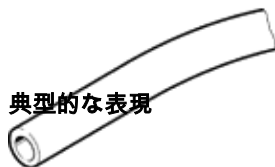

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
外径	4 ... 16 mm
内径	2.5 ... 12 mm
適合または準拠規格	DIN 73378-PA12-PHL
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 35 bar
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア ミネラルオイル
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-60 ... 100 °C
色	青 茶色 黄色 緑 中間 赤 黒 シルバー 白
材質	RoHS対応
Material tubing	ポリアミド12 TPE-A