

吸着式ドライヤ PDAD-22-N3/8

 

部品番号: 553759
廃番予定品

FESTO

クリーンな乾燥エア用

この製品はFesto USA向けの製品です。

製造中止予定品 (2016年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

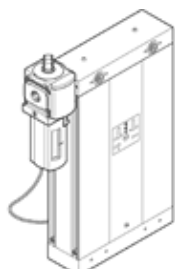

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------|--|
| 取付方向 | 水平 垂直 |
| 構造 | 冷却吸着式再生形ドライヤ |
| 1時側圧力 | 4 ... 16 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転不可 |
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 EU-EMVガイドライン準拠 EUプリントデバイスガイドライン準拠 |
| 露点 | -40 °C |
| 流量低下率における圧力露点 | -70 °C |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 |
| 保管温度 | -20 ... 60 °C |
| 出力エアの純度クラス | 圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [2:2:2] (-40°C時) 圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [2:1:2] (-70°C時) |
| 流体温度 | 2 ... 50 °C |
| 周囲温度 | 5 ... 50 °C |
| 質量 | 16,500 g |
| 取付方法 | アクセサリ |
| エア接続ポート 1 | NPT3/8-18 |
| エア接続ポート 2 | NPT3/8-18 |
| 材質 | RoHS対応 |
| 材質 ハウジング | 鍛造アルミ合金 |