


電気インタフェース

CECX-C-ET

部品番号: 553856

FESTO

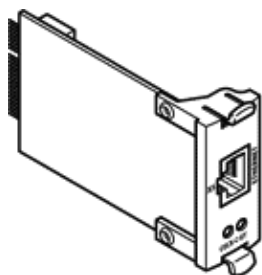

データシート

特長	値
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
認証	c UL us - Listed (OL)
材質	PWIS質を含む RoHS対応
システムバスの消費電力	0.5 W
周囲温度	5 ... 55 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
相対湿度	10 - 95 %
安全クラス	III
質量	23 g
耐振	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
耐衝撃	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
状態表示	黄LED = 送信/受信 緑LED = リンク
Ethernet: コネクタプラグ	8ピン
Ethernet: データ処理速度	10/100 Mbit/s
Ethernet: サポートプロトコル	TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP