


# プラスチックチューブ PAN-10X1,5-SI-300

製品番号: 553891

FESTO

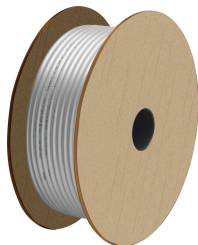

## データシート

特徴	値
外径	10 mm
流量に応じた曲げ半径	58 mm
内径	7 mm
最小曲げ半径	27 mm
チューブ特性	ケーブルペア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 000032...246.5 000032
認証	TÜV
海洋仕様	証明書を参照
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 -C...80 -C
長さあたりの製品質量	0.042 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径 10mm用
色	シルバー
ショア硬さ	D 55±3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	TPE-A