


入力モジュール CECX-E-6E-T-P2

部品番号: 553974

FESTO

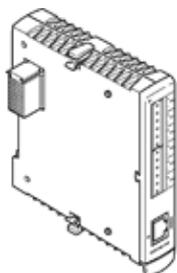

データシート

特長	値
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
認証	c UL us - Listed (OL)
材質	PWIS質を含む RoHS対応
消費電力 24 V	1.6 W
電力電力 5 V	0.6 W
周囲温度	5 ... 55 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
相対湿度	10 - 95 %
保護仕様	IP20
安全クラス	III
質量	142 g
耐振	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
耐衝撃	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
電気接続部 I/O	ソケットストリップ、グリッド 5.08 mm 金めっき接点
アナログInput: 番号	6
アナログInput: 解像	14 bit
アナログInputの信号範囲	サーモカップル Typ J(Fe-CuNi, -100 - 700°C) Typ K(NiCr-Ni, -100 - 1000°C) Typ L(Fe-CuNi, -100 - 700°C)
アナログInput、周囲温度25 °C時の絶対精度	± 1,0 °C
アナログ入力、ガルバニック絶縁	あり
アナログ入力、抵抗入力	> 10 kOhm
内部サイクル時間	100 ms