


出力モジュール CECX-A-4A-V

部品番号: 553976

FESTO

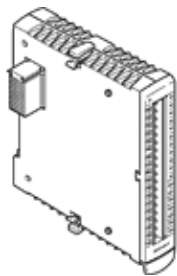

データシート

特長	値
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
認証	c UL us - Listed (OL)
材質	PWIS質を含む RoHS対応
消費電力 24 V	1.9 W
電力電力 5 V	0.3 W
周囲温度	5 ... 55 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
相対湿度	10 - 95 %
保護仕様	IP20
安全クラス	III
質量	132 g
耐振	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
耐衝撃	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
電気接続部 I/O	ソケットストリップ、グリッド 5.08 mm
アナログ入力、ガルバニック絶縁	なし
アナログOutput: 番号	4
アナログOutput: 解析	12 bit
アナログOutput: 最大負荷抵抗	$\geq 1,000 \text{ Ohm}$
アナログOutputの信号範囲	$\pm 10 \text{ V}$
アナログOutput: 変換時間	1 ms
アナログ出力、最下位ビット (LSB) のバルブ	5,32 mV
アナログOutput: 25°C時の絶対精度	$\pm 0,15\%$