


エンコーダインタフェース CECX-C-2G1

部品番号: 553977

FESTO

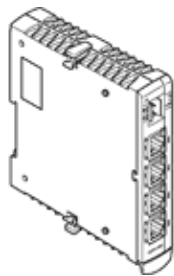

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------|---|
| 耐酸性クラス: CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| 認証 | c UL us - Listed (OL) |
| 材質 | PWIS質を含む RoHS対応 |
| 使用電圧 | 19,2 - 30 VDC |
| 電力電力 5 V | 0.65 W |
| 周囲温度 | 5 ... 55 °C |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C |
| 相対湿度 | 10 - 95 % |
| 保護仕様 | IP20 |
| 安全クラス | III |
| 質量 | 140 g |
| 耐振 | EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g |
| 耐衝撃 | EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine) |
| 電気接続部 I/O | ソケットストリップ、グリッド 5.08 mm |
| 状態表示 | LED (黄) = receive LED緑 = 電源 |
| エンコーダ入力、番号 | 4 |
| エンコーダ入力、解像度 | 16 - 32ビット ソフトウェアにより調整可能 |
| エンコーダ入力、信号範囲 | SSI (RS422) バイナリ/グレー ソフトウェアにより調整可能 |
| エンコーダ入力、ポーレート | 125, 250, 500, 1000 kBit/s ソフトウェアにより調整可能 |
| エンコーダ入力、サプライ電圧 | DC24V (250 mA / チャンネル) |
| エンコーダ入力、接続方法 | RJ45 |
| エンコーダ入力、絶縁 | なし |