


電気インタフェース

CECX-S-2S1

部品番号: 553978

FESTO

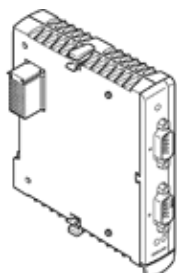

データシート

特長	値
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
認証	c UL us - Listed (OL)
材質	PWIS質を含む RoHS対応
電力電力 5 V	0.4 W
周囲温度	5 ... 55 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
相対湿度	10 - 95 %
保護仕様	IP20
安全クラス	III
質量	132 g
耐振	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
耐衝撃	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
状態表示	LED (状態)
シリアルインタフェース: 番号	2
シリアルインタフェース: タイプ	RS 232
シリアルインタフェース: 配線方法	プラグ Sub-D 9ピン
シリアルインタフェース: 変換レート	1200 ... 115200 Bit/s ソフトウェアにより調整可能
シリアルインタフェース: 絶縁	なし