


# バルブターミナル VTUB-12

部品番号: 553983

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

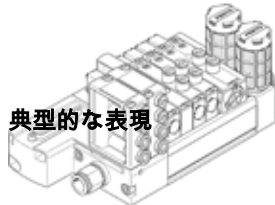

典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
配線	フィールドバス Dサブプラグ
電気式I/Oシステム	なし
バルブターミナルタイプ	23
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
流体温度	-5 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 60 °C
保護仕様	IP65
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
直接接触、間接触防止	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Operating pressure MPa	0.28 ... 0.8 MPa
使用圧力	2.8 ... 8 bar
使用圧力に注意	0-8bar 外部パイロットエア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Material seals	NBR TPE-U(PU)
バルブターミナル構造	固定グリッド
バルブ位置	35
最大圧カゾーン数	18
操作方法	電気
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ 3方弁ノーマルオープン 5方弁ダブル 5方弁シングル
バルブサイズ	12 mm 24 mm
最大流量	12mm時 400 l/min
幅	12 mm 24 mm
オリフィス径	3 mm
排気機能	絞り調整不可
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %