


# 接続ケーブル NEBV-H1G2L-P-5-LE2

部品番号: 554032

FESTO

f· Magnetventile MH1, ohne LED.

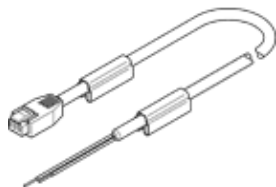

## データシート

特長	値
取付方向	任意
配線特長	F· statische Anwendungen
誤極性保護	なし
切換状態表示	黄色LED
使用電圧範囲 ( AC)	4.5 ... 26.4 V
使用電圧範囲 ( DC)	4.5 ... 26.4 V
最大出力電流	2,000 mA
Sto° spannungsfestigkeit	0.8 kV
耐酸性クラス : CRC	4
保護仕様	IP40
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 70 °C
周囲温度	-20 ... 70 °C
質量	120 g
配線方式	2芯式 ケーブル付ソケット ( ストレート )
ケーブル長さ	5 m
取付方法	クリップ
色コード、心線絶縁	ピン1 = 黒 Pin 3 = schwarz/rot
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	POM PUR
材質 ケーブル皮膜	PVC