 



# ロータリインデックステーブル DHTG-140-3-A

部品番号: 555450

FESTO

位置検出用

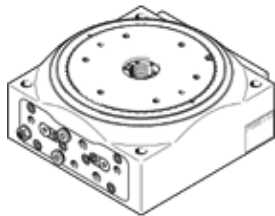

## データシート

特長	値
サイズ	140
ポペット	<= 0.04 mm <= 0.02 mm <= 0.02 mm
回転角の繰返し精度	<= 0.03 deg
クッション	ショックアブソーバ (可変式) 付
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ギアカップリング ラックピニオン ガイドモーションシーケンス
位置検出	反射式センサ用
送りピッチ	3
使用圧力	4 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
音圧レベル	<= 70 dB(A)
周囲温度	5 ... 60 °C
最大アキシャル静的荷重	4,000 N
最大静的引き込みトルク	300 Nm
最大ラジアル静的荷重	6,000 N
静的接触トルク	200 Nm
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	18.1 Nm
質量	10,000 g
取付方法	通し穴及びセンタリングスリーブ
接続ポート径	雌ネジG1/8
Material poppet valve	亜鉛メッキ鋼
材質	RoHS対応
Material stops	亜鉛メッキ鋼
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金