

 

ストッパシリンダ DFST-50-30-L-Y4-A

部品番号: 555572
廃番予定品

FESTO

スプリング及びレバーロック機構付、出方向ショックアブソーバ
(調整式)

製造中止予定品 (2020年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

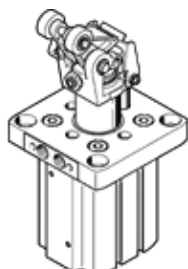

データシート

特長	値
ストローク	30 mm
ピストン径	50 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	垂直
運転モード	単動 引側
構造	トグルレバー付ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
トグルレバー位置の検知	反射式センサ用
バリエーション	片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	ガイドロッド
使用圧力	3 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	5 ... 60 °C
衝撃力	3,000 N
質量	1,800 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	G1/8
材質	PWIS質を含む RoHS対応
Material cover	アルミダイカスト
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス