


# 接続プレート VABS-S2-2S-G12-B-C1

部品番号: 555643

FESTO

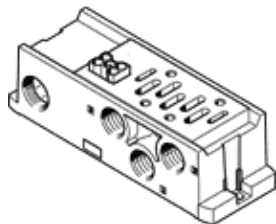

## データシート

| 特長                           | 値                             |
|------------------------------|-------------------------------|
| 幅                            | 52 mm                         |
| 規格                           | ISO 5599-2                    |
| 取付方向                         | 任意                            |
| パイロット方式                      | 内部パイロット                       |
| Operating pressure MPa       | -0.09 ... 1 MPa               |
| 使用圧力                         | -0.9 ... 10 bar               |
| 使用電圧範囲 ( AC)                 | 110 V                         |
| 使用電圧範囲 ( DC)                 | 24 V                          |
| サージの強さ                       | 4 kV                          |
| 40°C時の許容負荷電流                 | 2 A                           |
| 汚染度                          | 3                             |
| 作動流体                         | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意                | 給油運転可能 ( 継続運転に必要)             |
| 耐酸性クラス: CRC                  | 0 - 腐食ストレスなし                  |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 保護仕様                         | IP65<br>NEMA 4<br>組付状態による     |
| 周囲温度                         | -5 ... 50 °C                  |
| 質量                           | 815 g                         |
| ターミナル断面図                     | 0.08 ... 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 取付方法                         | 取付穴                           |
| 材質                           | RoHS対応                        |
| Material of connecting plate | アルミ casting                   |