


制御ブロック CPX-CMXX

部品番号: 555667

FESTO

電動アクチュエータの制御用

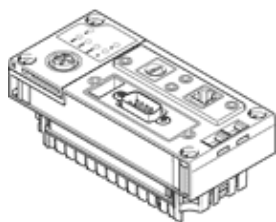

データシート

特長	値
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	155 g
保護仕様	IP65 IP67
保管温度	-20 ... 70 °C
材質	RoHS対応
アクチュエータの総数	8
軸の分配	最大4軸で2グループ
サポート運動	2軸ガントリ (X-Z / Y-Z / X-Y) 3軸ガントリ X-Y-Z
寸法WxLxH	50 mm x 107 mm x 55 mm
制御インターフェース	CAN-Bus
装置固有の診断	チャンネル及びモジュールオリエント診断 - モジュールの電圧降下/短絡 - 診断メモリ
コンフィギュレーションサポート	FCT (Festo Configuration Tool)
パラメータ設定	- システムパラメータ
補助機能	FCT用の追加診断インターフェース システムステータスはプロセスデータを使って表示させることが可能
操作部品	RUN/stop用ロータリスイッチ
ボーレート	1 Mbit/s
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
電源短絡時のバックアップ	10 ms
プロトコル	FHPP-MAX
使用電圧時の実消費電流	85mA
最大アドレス数 出力	16 byte
最大アドレス数 入力	16 byte
Ethernetインターフェース	コンフィグレーション製品のみ RJ45 (ソケット、8ピン)
バス用LED表示	TP : Ethernet接続ステータス ERR : プログラムシーケンスのエラー STOP : プログラム停止 RUN : プログラムが実行された
製品用LED表示	PS: Electronics supply, sensor supply M : パラメータ修正
材質 ハウジング	強化PA PC