 



# コントロールプレート VABF-S1-2-R6C2-C-6

部品番号: 555767

FESTO

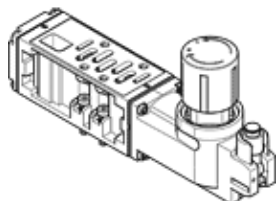

## データシート

| 特長                         | 値                                   |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 幅                          | 54 mm                               |
| 規格                         | ISO 5599-1                          |
| 取付方向                       | 任意                                  |
| エア式垂直リンク                   | Pressure regulator for 2 reversible |
| 制御機能                       | 2次側圧力の安定<br>2次側排気による                |
| 圧力計選択                      | 可能                                  |
| 調整圧力範囲 ( Mpa )             | 0.05 ... 0.6 MPa                    |
| 制御圧力範囲                     | 0.5 ... 6 bar                       |
| 調整圧力範囲 ( psi )             | 7.25 ... 87 psi                     |
| 1時側圧力                      | 0.5 ... 10 bar                      |
| 供給圧力1MPa時                  | 0.05 ... 1 MPa                      |
| 供給圧力1psi時                  | 7.25 ... 145 psi                    |
| 作動流体                       | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア       |
| 作動/パイロット流体に注意              | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )                  |
| 耐酸性クラス : CRC               | 0 - 腐食ストレスなし                        |
| PWIS conformity            | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| 保護仕様                       | IP65<br>NEMA 4                      |
| 周囲温度                       | -5 ... 50 °C                        |
| 質量                         | 1,230 g                             |
| 積み重ねて取りつけるタイプ              | マニホールド上<br>サブプレート上                  |
| 圧力計ポート                     | 固定クランプ                              |
| 材質                         | RoHS対応                              |
| Material control panel     | PA                                  |
| Material regulator housing | アルミダイカスト                            |