
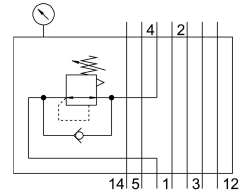


# レギュレータプレート VABF-S2-2-R3C2-C-6

製品番号: 555775

FESTO

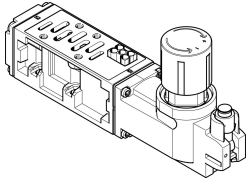

## データシート

特徴	値
幅	54 mm
規格ベース	ISO 5599-2
取付位置	任意
スタッキング	4用圧カレギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり
圧力計の選択	可能
制御圧力範囲	0.1 MPa...0.6 MPa 1 bar...6 bar 14.5 000032...87 000032
入力圧力1	0.5 bar...10 bar
入力圧力 1	0.05 MPa...1 MPa 7.25 000032...145 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	1230 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上 サブベース上
圧力計接続部	固定クランプ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
操作部品材質	PA
コントローラハウジング材質	アルミダイキャスト